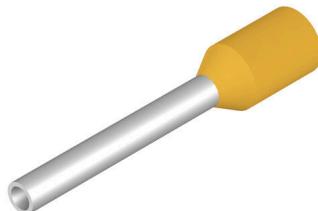


H0,25/12T GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
Best.-Nr.	9021220000
Art	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.06 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.8 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.8 mm
Kragendurchmesser (D2)	1.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.25 mm ²	Farbcode	Telemecanique

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**