


H0,75/14T HBL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

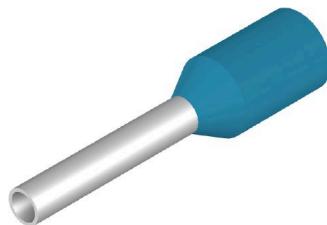

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
Best.-Nr.	9021230000
Art	H0,75/14T HBL SV
GTIN (EAN)	4008190153106
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-----------------------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.1 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
-------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
------------	----------------------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe hellblau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²	Farbcode	Telemecanique

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/14T HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**