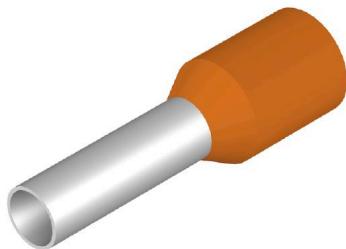


**H4,0/18T OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
Best.-Nr.	<a href="#">9021250000</a>
Art	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
VPE	250 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

## Technische Daten

### Zulassungen

#### Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.29 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	4.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	12 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Telemecanique

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H4,0/18T OR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**