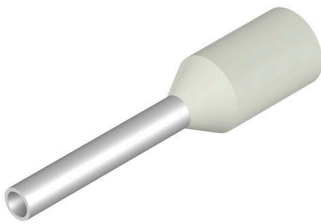


**Abbildung ähnlich**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">9021930000</a>
Art	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008 190262402
VPE	500 ST
Verpackung	Bandware

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.07 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsenstreifen, Farbe weiß	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	3.3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	15.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Telemecanique

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

