

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN |
| Best.-Nr. | 9025400000 |
| Art | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN |
| GTIN (EAN) | 4008190341596 |
| VPE | 1 ST |
| Verpackung | Box |

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| Höhe | 40 mm | Höhe (inch) | 1.5748 inch |
| Durchmesser | 92 mm | Nettogewicht | 68.64 g |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelbeschreibung | (2)Aderendhülse |
|---------------------|-----------------|

Aderendhülsen

| | |
|----------|-----|
| Farbcode | DIN |
|----------|-----|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel




- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H4,0/18D GR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019190000 | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | |
| VPE | 500 ST | |

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

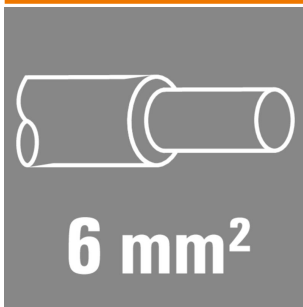

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H6,0/20D GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019220000 | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | |
| VPE | 100 ST | |

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | H10,0/22D R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9019240000 | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | |
| VPE | 100 ST | |

H-BOX 4,0-16,00MM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm²



16 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Art | H16,0/22D BL | Ausführung | |
| Best.-Nr. | 9019260000 | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, blau | |
| GTIN (EAN) | 4008190125806 | | |
| VPE | 100 ST | | |