


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

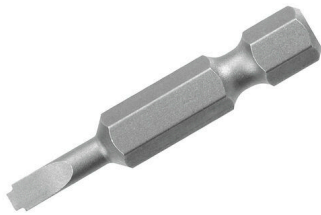

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| Best.-Nr. | 9025590000 |
| Art | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 |
| GTIN (EAN) | 4008190151935 |
| VPE | 10 ST |

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Breite 39 mm Breite (inch) 1.5354 inch
Nettogewicht 3.7 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung Bit mit Zapfenklinge

Elektroschrauber

Gewicht 5.52 g

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B) 4 mm Klingenstärke (A) 0.8 mm
Form E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz Klingenlänge 39 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04
ECLASS 15.0 21-04-42-04