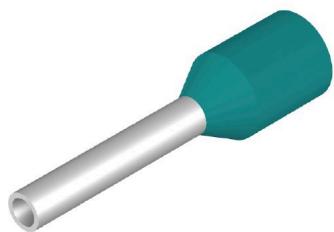


**H0,34/10 TK SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis
Best.-Nr.	<a href="#">9026030000</a>
Art	H0,34/10 TK SV
GTIN (EAN)	4008190177171
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.05 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe türkis	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.8 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.8 mm
Kragendurchmesser (D2)	2 mm	Kragendurchmesser (D2)	2 mm
L1 in mm	10.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmüller

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**