


H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

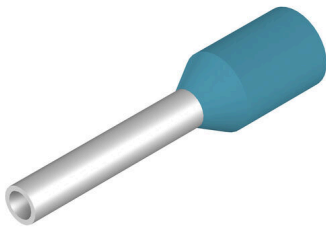

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
Best.-Nr.	9026050000
Art	H0,25/10 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190138288
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.05 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe hellblau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	0.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.25 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

