


**H70,0/37 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

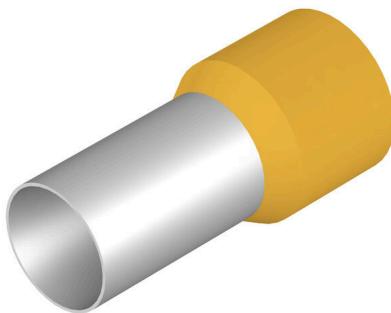

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 21 mm, gelb
Best.-Nr.	<b>9028200000</b>
Art	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
VPE	25 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	3.9 g
--------------	-------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	-----------------------------------------------	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	12.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	21 mm
Kragendurchmesser (D2)	16 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm
L1 in mm	37.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2/0
Metallhülsendicke (S1)	0.35 mm	Abisolierlänge	26 mm
Leiteranschlussquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**