


H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

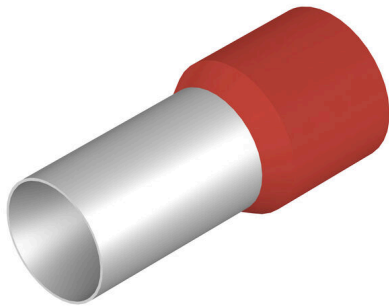

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, rot
Best.-Nr.	9028210000
Art	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
VPE	25 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	5.2 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	----------------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	14.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	18 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm
L1 in mm	44.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0
Metallhülsendicke (S1)	0.35 mm	Abisolierlänge	31 mm
Leiteranschlussquerschnitt	95 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

Zeichnung

