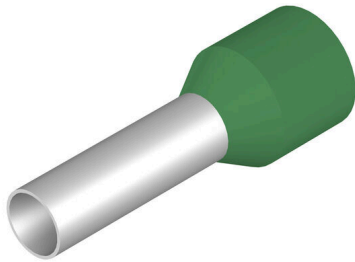


**H1,5/14S GN BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün
Best.-Nr.	<a href="#">9028370000</a>
Art	H1,5/14S GN BD GSP
GTIN (EAN)	4032248318537
VPE	5000 ST
Verpackung	Rolle

## H1,5/14S GN BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.13 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe grün	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.28 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Miscellaneous

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

