


## H6,0/29 ZH SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

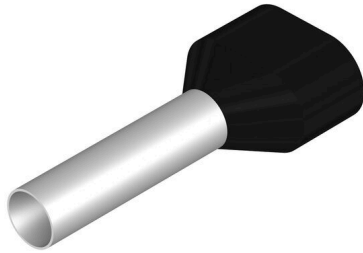

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">9037330000</a>
Art	H6,0/29 ZH SW
GTIN (EAN)	4008 190492809
VPE	100 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.76 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe schwarz	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	6.2 mm	Kragenhöhe (A)	11.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	29.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	24 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Farbcode	Weidmueller		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

