


H10,0/30 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

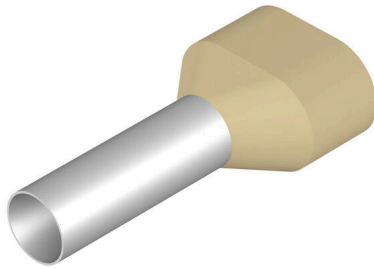

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9037350000
Art	H10,0/30 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492823
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.01 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe elfenbein	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	--	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	5.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	7.6 mm	Kragenhöhe (A)	13.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	30.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	23 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

