


H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

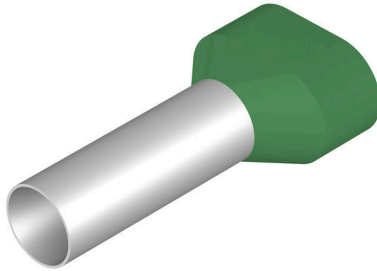

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün
Best.-Nr.	9037370000
Art	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492847
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.82 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grün	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragenbreite (B)	9.5 mm	Kragenhöhe (A)	17.2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm	L1 in mm	38.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm
Abisolierlänge	29 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

