

## H1,0/19D ZH R


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

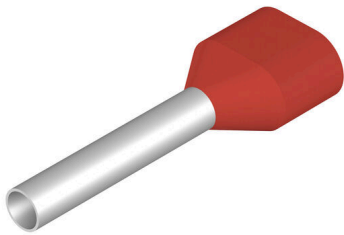

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">9037450000</a>
Art	H1,0/19D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493028
VPE	500 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.18 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	-------------------------------------	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	3.2 mm	Kragenhöhe (A)	5.8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

