


H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

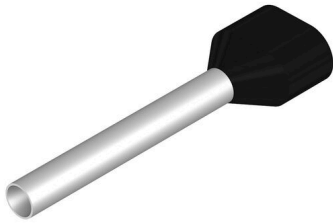

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz
Best.-Nr.	9037490000
Art	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
VPE	100 ST
Verpackung	lose

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.26 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe schwarz	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	3.6 mm	Kragenhöhe (A)	6.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	26.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

