


H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

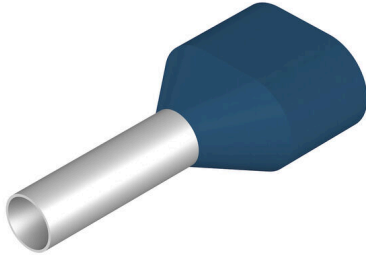

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
Best.-Nr.	9037500000
Art	H2,5/19D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493073
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.29 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe blau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragenbreite (B)	4.5 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm	L1 in mm	19.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	13 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

