


## H4,0/22D ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

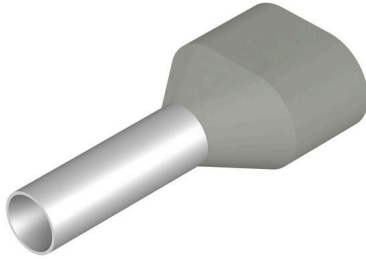

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
Best.-Nr.	<a href="#">9037530000</a>
Art	H4,0/22D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493103
VPE	100 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.42 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	3.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	5.2 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	22.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

