


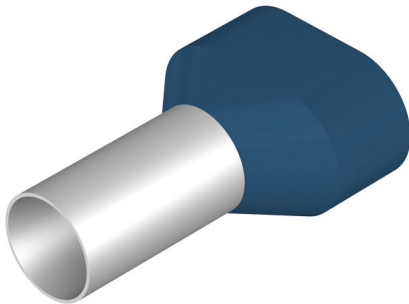

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, blau
Best.-Nr.	9037590000
Art	H16,0/29D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493165
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.38 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe blau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	-----------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragenbreite (B)	9.5 mm	Kragenhöhe (A)	17.2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm	L1 in mm	29.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**