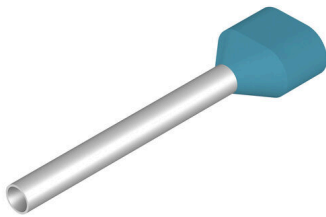


H0,75/24T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau
Best.-Nr.	9037630000
Art	H0,75/24T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008190493271
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.2 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe hellblau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kragenhöhe (A)	5.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	24.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²
Farbcode	Telemecanique		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung