


H6,0/23T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

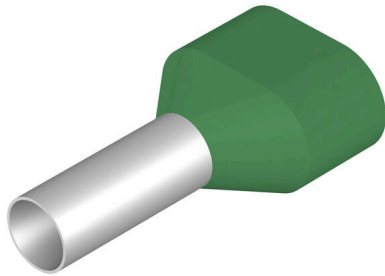

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
Best.-Nr.	9037690000
Art	H6,0/23T ZH GN
GTIN (EAN)	4008 190493486
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.53 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grün	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6.2 mm	Kragenhöhe (A)	11.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	23.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
Farbcode	Telemecanique		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

