


H16,0/29T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

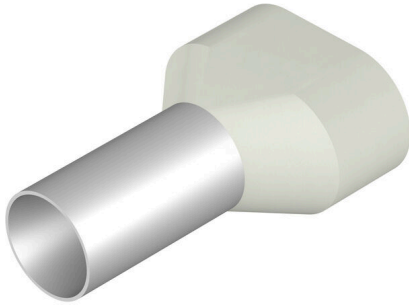

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, weiß
Best.-Nr.	9037730000
Art	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008 190493554
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.21 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe weiß	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragenbreite (B)	9.5 mm	Kragenhöhe (A)	17.2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm	L1 in mm	29.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Farbcode	Telemecanique		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

