


## H16,0/38T ZH W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

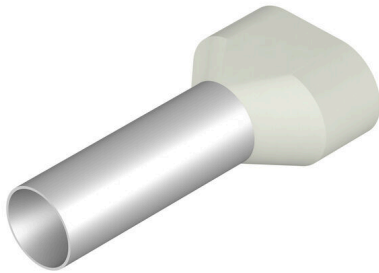

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">9037740000</a>
Art	H16,0/38T ZH W
GTIN (EAN)	4008 19049356 1
VPE	50 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.82 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe weiß	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragenbreite (B)	9.5 mm	Kragenhöhe (A)	17.2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm	L1 in mm	38.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm
Abisolierlänge	29 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Farbcode	Telemecanique		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

