
## **ERSATZMESSER STRIPAX PL**

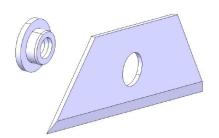

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Spare cutting blade
BestNr.	<u>9050340000</u>
Art	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008190350949
VPE	5 ST







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

<b>Abmessungen</b>	und Gewichte
--------------------	--------------

Tiefe	0.45 mm	Tiefe (inch)	0.0177 inch
Höhe	8.8 mm	Höhe (inch)	0.3465 inch
Breite	27.5 mm	Breite (inch)	1.0827 inch
Länge	8.8 mm	Länge (inch)	0.3465 inch
Nettogewicht	0.6 g		

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

#### **Technische Daten**

A rtikalbasabraibung	Eractzachnaidmagaer für	
Artikeibeschleibung	Ersatzschneidmesser für	
	Stripax plus 2.5	

## **Wichtiger Hinweis**

Produkthinweis	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Katalogstand / Zeichnungen 2