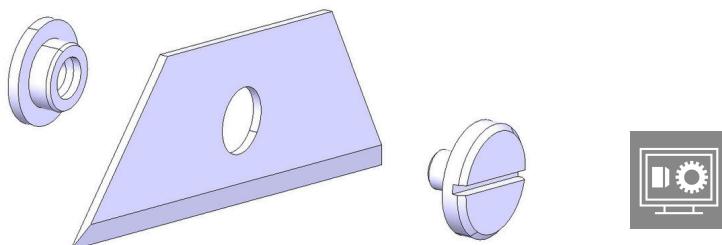


ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Spare cutting blade
Best.-Nr.	9050340000
Art	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008190350949
VPE	5 ST

ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.45 mm	Tiefe (inch)	0.0177 inch
Höhe	8.8 mm	Höhe (inch)	0.3465 inch
Breite	27.5 mm	Breite (inch)	1.0827 inch
Länge	8.8 mm	Länge (inch)	0.3465 inch
Nettogewicht	0.6 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Ersatzschneidmesser für Stripax plus2,5
---------------------	---

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		