


LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

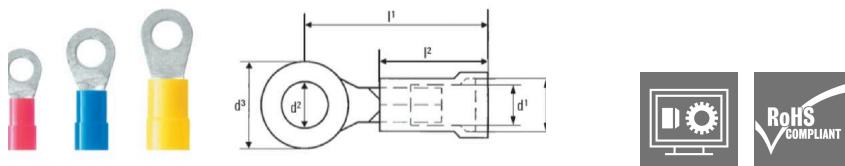

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Best.-Nr.	9200090000
Art	LIR 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409853
VPE	100 ST

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5.9 mm	Tiefe (inch)	0.2323 inch
Breite	22.4 mm	Breite (inch)	0.8819 inch
Nettogewicht	0.71 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm ² / M4
---------------------	--

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²	Isolation	vorhanden, PVC
Dimension (Bolzen)	M 4	Dimension	M 4
Material/Kunststoff	PVC	Kennfarbe	rot
Anschlussdichte (S1)	0.75 mm	Anschlusslänge (l)	18.3 mm
Innendurchmesser (d1)	4.3 mm	Kunststoffkragenlänge (b)	11.3 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Außendurchmesser (d)	8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		