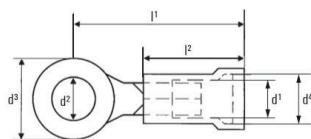


**LIR 6M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.   | <a href="#">9200250000</a>  |
| Art         | LIR 6M6 V   |
| GTIN (EAN)  | 4032248410071   |
| VPE         | 100 ST  |

**LIR 6M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 8.1 mm  | Tiefe (inch)  | 0.3189 inch |
| Breite       | 29.5 mm | Breite (inch) | 1.1614 inch |
| Nettogewicht | 1.9 g   |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Technische Daten**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | isolierter<br>Ringkabelverbinder 6,0<br>mm <sup>2</sup> / M6 |
|---------------------|--|

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 6 mm <sup>2</sup> | Isolation                        | PVC, vorhanden    |
| Dimension (Bolzen)               | M 6               | Dimension                        | M 6               |
| Material/Kunststoff              | PVC               | Kennfarbe                        | gelb              |
| Anschlussdichte (S1)             | 1 mm              | Anschlusslänge (l)               | 24.65 mm          |
| Innendurchmesser (d1)            | 6.4 mm            | Kunststoffkragenlänge (b)        | 14.15 mm          |
| Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 6.4 mm            | Außendurchmesser (d)             | 12 mm             |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**LIR 6M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | CTI 6                      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006120000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimp, Doppelcrimp   |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | CTI 6 G                    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202850000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp                   |
| VPE        | 1 ST                       |  |