

 
## LIS 1,5M3,5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
BestNr.	<u>9200300000</u>
Art	LIS 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410125
VPE	100 ST



## LIS 1,5M3,5 V



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

7		
Zul	assu	ngen

Nettogewicht

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	5.8 mm	Tiefe (inch)	0.2283 inch
Breite	21.6 mm	Breite (inch)	0.8504 inch

Konform

0.63 g

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

#### **Technische Daten**

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbinder 1,5 mm² / M3,5

#### Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Isolation	vorhanden	Dimension (Bolzen)	M 3,5
Dimension	M 3,5	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	rot	Anschlussdichte (S1)	0.75 mm
Anschlusslänge (I)	17.8 mm	Innendurchmesser (d1)	3.7 mm
Kunststoffkragenläge (b)	11.3 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm
Außendurchmesser (d)	6.4 mm		

#### Klassifikationen

EC001059	ETIM 7.0	EC001059
EC001059	ETIM 9.0	EC001059
EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
27-40-02-92		
	EC001059 EC001059 27-40-02-12 27-40-02-92 27-40-02-92	EC001059 ETIM 9.0 EC001059 ECLASS 9.0 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-92 ECLASS 12.0 27-40-02-92 ECLASS 14.0

Erstellungs-Datum 13.11.2025 08:18:00 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2

**Datenblatt** 

LIS 1,5M3,5 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

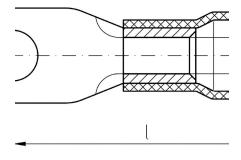



## LIS 1,5M3,5 V



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### **Crimping tools**



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

#### **Allgemeine Bestelldaten**

Art	HTI 15	Ausfuehrung
BestNr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
BestNr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
BestNr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 4