


LIS 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

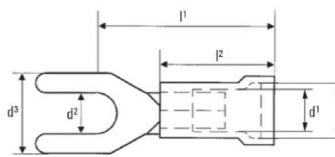

Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blau
Best.-Nr.	9200370000
Art	LIS 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248410194
VPE	100 ST

LIS 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6.1 mm	Tiefe (inch)	0.2402 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0.8661 inch
Nettogewicht	0.8 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbinder 2,0 mm ² / M4
---------------------	---

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²
Isolation	vorhanden	Dimension (Bolzen)	M 4
Dimension	M 4	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	blau	Anschlussdichte (S1)	0.8 mm
Anschlusslänge (l)	17.8 mm	Innendurchmesser (d1)	4.3 mm
Kunststoffkragenlänge (b)	11.3 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4.5 mm
Außendurchmesser (d)	7.2 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

