


## LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

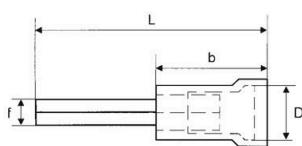

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rot
Best.-Nr.	<a href="#">9200460000</a>
Art	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410309
VPE	100 ST

**LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	5.8 mm	Tiefe (inch)	0.2283 inch
Breite	23.3 mm	Breite (inch)	0.9173 inch
Nettogewicht	0.71 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**


Artikelbeschreibung	isolierter Stiftkabelverbinder 1,5 mm <sup>2</sup> L=12 mm
---------------------	--

**Verbinder**

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Isolation	vorhanden, PVC	Dimension (Stiftlänge)	12 mm
Dimension	12.0 mm	Material/Kunststoff	PVC
Länge 1 (l1)	22 mm	Kennfarbe	rot
Außendurchmesser Schaft (d3)	1.9 mm	Kunststoffkragenlänge (b)	10 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4.3 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

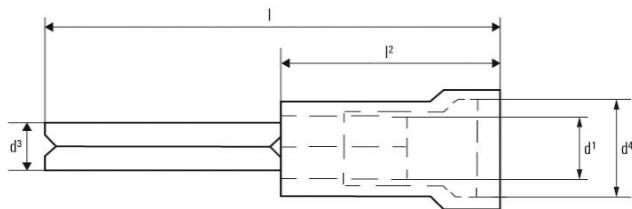**Zeichnungen**

**LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller  
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	HTI 15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9014400000</a>	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9202850000</a>	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	