

LIP 6R14 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

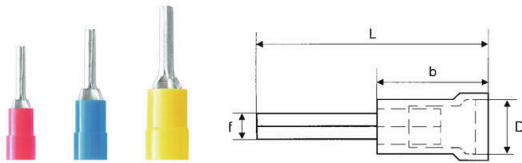

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
Best.-Nr.	9200480000
Art	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	40322484 10323
VPE	100 ST

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0.315 inch
Breite	28.15 mm	Breite (inch)	1.1083 inch
Nettogewicht	1.7 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Stiftkabelverbinder 6,0 mm ² L=14 mm
---------------------	--

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Isolation	vorhanden, PVC	Dimension (Stiftlänge)	14 mm
Dimension	14.0 mm	Material/Kunststoff	PVC
Länge 1 (l1)	22 mm	Kennfarbe	gelb
Außendurchmesser Schaft (d3)	2.7 mm	Kunststoffkragenlage (b)	13.5 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6.6 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Zeichnungen

