


**LIF 1,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

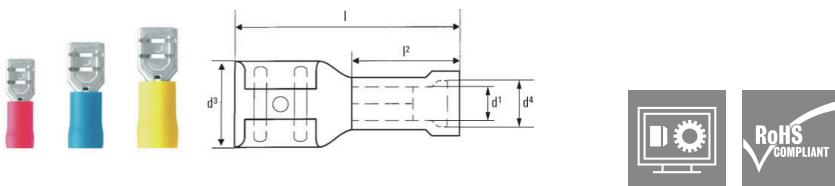

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rot |
| Best.-Nr.   | <a href="#">9200540000</a>   |
| Art         | LIF 1,5F638 R  |
| GTIN (EAN)  | 4032248410385  |
| VPE         | 100 ST   |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 7.7 mm  | Tiefe (inch)  | 0.3031 inch |
| Breite       | 20.8 mm | Breite (inch) | 0.8189 inch |
| Nettogewicht | 0.95 g  |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | isierte Flachsteckhülse<br>1,5 mm <sup>2</sup> / 6,3x0,8 |
|---------------------|--|

### Verbinder

|                                  |                     |                                  |                         |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 mm <sup>2</sup> | Isolation                        | vorhanden, Teilisoliert |
| Dimension (Flachstecker)         | 6,3 x 0,8 mm        | Dimension                        | 6,3 x 0,8 mm            |
| Material/Kunststoff              | PVC                 | Kennfarbe                        | rot                     |
| Steckbreite (d2)                 | 6.3 mm              | Steckdicke (d3)                  | 0.8 mm                  |
| Kunststoffkragengröße (b)        | 10 mm               | Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 4 mm                    |

### Klassifikationen


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

## LIF 1,5F638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

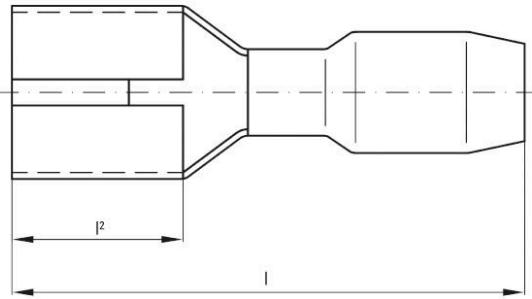

**LIF 1,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | HTI 15                     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9014400000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp                              |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | CTI 6                      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006120000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimp, Doppelcrimp   |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | CTI 6 G                    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202850000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp                   |
| VPE        | 1 ST                       |  |