

 
# **LIF 6F638 R**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,gelb
BestNr.	<u>9200570000</u>
Art	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
VPE	100 ST



### **LIF 6F638 R**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-03-92

27-44-03-92

27-44-03-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	7.7 mm	Tiefe (inch)	0.3031 inch
Breite	23.8 mm	Breite (inch)	0.937 inch
Nettogewicht	1.64 g		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Technische Daten	-		1
Artikelbeschreibung	isolierte Flachsteckhülse 6,0 mm² / 6,3x0,8		
	0,0 mm² / 0,3x0,6		
Verbinder			
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>	Isolation	vorhanden, Teilisoliert
Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm	Dimension	6,3 x 0,8 mm
Material/Kunststoff	PVC	Kennfarbe	gelb
Steckbreite (d2)	4.8 mm	Steckdicke (d3)	0.8 mm
Kunststoffkragenläge (b)	13 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6.8 mm
Klassifikationen	,		
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-02-90

27-44-03-92

27-44-03-92

27-44-03-92

**Datenblatt** 

## **LIF 6F638 R**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

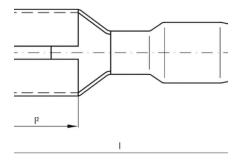

### **LIF 6F638 R**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### **Crimping tools**



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art	HTI 15	Ausfuehrung
BestNr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
BestNr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
BestNr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	