

CRIMPSET PZ / CTI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto/CTI 6, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	9202610000
Art	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	79 mm	Höhe (inch)	3.1102 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16.2598 inch
Nettogewicht	4871.4 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Sortimente

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0.14 mm ²
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	STRIPAX
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto/CTI 6	Farbcode	DIN
Anzahl AEH	2000 pcs.		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9005000000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 ST	

Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
 Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
 Serienverbinder und Steckverbinder
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
 - Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
 - Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Art	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	1444050000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm ² , Trapezcrimp
VPE	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20D GE	Ausführung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	

 
CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200250000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 ST	

Stiftkabelschuhe




Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200480000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200180000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² ,blau
VPE	100 ST	

Stiftkabelschuhe

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200460000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 ST	
Art	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200470000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 ST	

Stossverbinder

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200510000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe




Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200090000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen

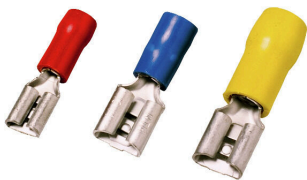

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stossverbinder




Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200500000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200100000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 ST	

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ BA8-PSC 80	Ausführung
Best.-Nr.	9202310000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248486687	
VPE	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen



- Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse
- Handelsübliche Ausführungen
 - Nicht gelötet
 - Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	
Art	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 ST	

Stossverbinder



- Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA
- Handelsübliche Ausführungen
 - Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200490000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 ST	

Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC80 PC	Ausführung
Best.-Nr.	9202330000	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248486700	
VPE	1 ST	