

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortimentskasten, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	9202640000
Art	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16.2598 inch
Nettogewicht	3050.96 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimp-Set Kontakte mit isolierten Verbindern und Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
---------------------	---

Sortimente

Verpackung	Kunststoffbox	Farbcode	DIN
Anzahl AEH	2000 pcs.		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



6 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

 
www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6.0/20D GE	Ausführung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	

Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200250000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 ST	

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 ST	
Art	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stiftkabelschuhe




Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200480000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe




Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200180000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen

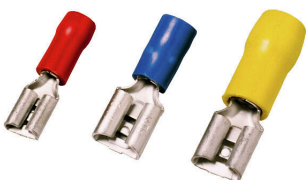

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410408	
VPE	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200460000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 ST	
Art	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200470000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 ST	

Stossverbinder




Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200510000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200090000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 ST	

Koffer




- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER CARRY LITE 55	Ausführung
Best.-Nr.	9202000000	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248481231	
VPE	1 ST	

Flachsteckhülsen

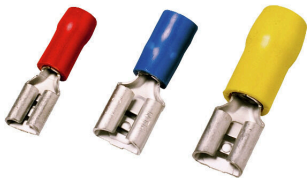

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stossverbinder




Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200500000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 ST	

 Ringkabelschuhe




Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200100000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen

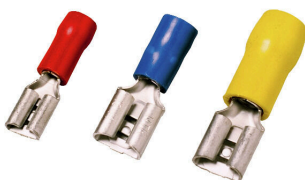

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 ST	

Stossverbinder



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200490000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 ST	