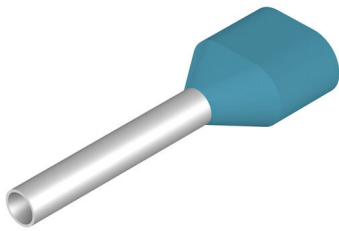


H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, hellblau
Best.-Nr.	9202840000
Art	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.16 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe hellblau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kragenhöhe (A)	5.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²
Farbcode	Miscellaneous		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung