


**ERME MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

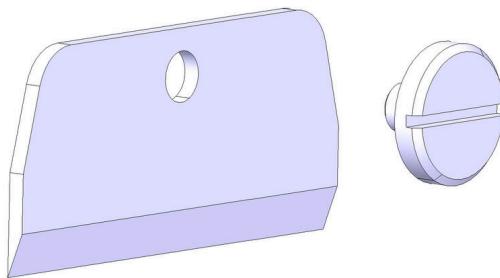

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Spare cutting blade
Best.-Nr.	<a href="#">9203070000</a>
Art	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
VPE	1 ST

**ERME MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	85 mm
Breite	250 mm
Länge	85 mm
Nettogewicht	11 g

Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite (inch)	9.8425 inch
Länge (inch)	3.3464 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Ersatz-Schneidmesser Multi-Stripax
---------------------	---------------------------------------

**Abisolierwerkzeuge**

max. Schneidleistung eindrähtig	2.5 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung feindrähtig	6 mm <sup>2</sup>
max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		