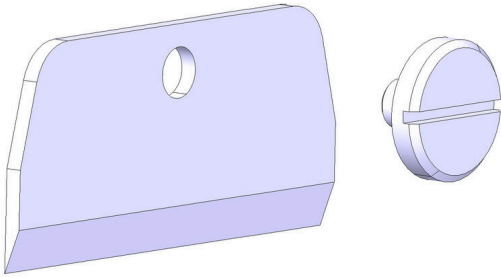


ERME MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für feindrätige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Spare cutting blade
Best.-Nr.	9203070000
Art	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
VPE	1 ST

ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Länge	85 mm	Länge (inch)	3.3464 inch
Nettogewicht	11 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Ersatz-Schneidmesser Multi-Stripax
---------------------	---------------------------------------

Abisolierwerkzeuge

max. Schneidleistung eindrätig	2.5 mm ²	max. Schneidleistung feindrätig	6 mm ²
max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		