


**ERAN MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

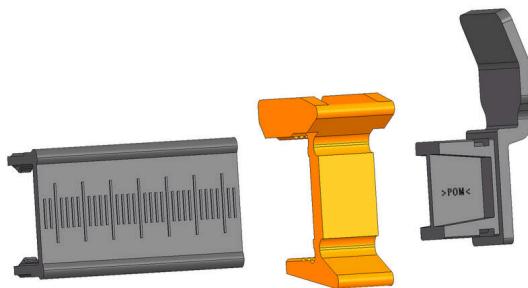

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Spare stop set
Best.-Nr.	<a href="#">9203100000</a>
Art	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
VPE	1 ST

**ERAN MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	85 mm
Breite	250 mm
Nettogewicht	11.88 g

Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite (inch)	9.8425 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Ersatz-Anschlagset Multi-Stripax
---------------------	----------------------------------

**Abisolierwerkzeuge**

max. Schneidleistung eindrähtig	2.5 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung feindrähtig	6 mm <sup>2</sup>
max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		