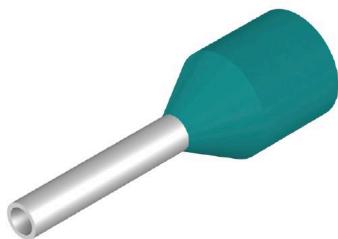


H0,34/11 S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, türkis
Best.-Nr.	9204090000
Art	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.04 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe türkis	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.85 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	0.85 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	11.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	6 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.34 mm ²	Farbcode	Weidmüller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**