

MP MPC 12/12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

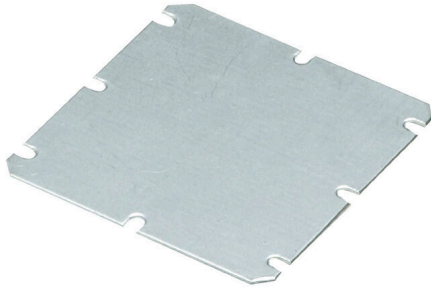

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 125 mm, Breite: 125 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	9535550000
Art	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4.9212 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4.9212 inch
Nettogewicht	10.6 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 15



Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	TS15X5 ST MPC1217 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037598	Tragschiene, TS 15, Breite: 4.13 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt,
GTIN (EAN)	4050118653106	verchromt
VPE	20 ST	