



Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	9535560000
Art	MP MPC 12/17
GTIN (EAN)	4032248009299
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4.9212 inch
Breite	175 mm	Breite (inch)	6.8898 inch
Nettogewicht	165.8 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 35

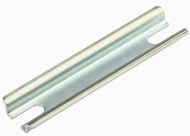
Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037600	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 90 mm, ohne Langloch,
GTIN (EAN)	4050118653120	Stahl, verzinkt und passiviert
VPE	20 ST	

TS 15

Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS15X5 ST MPC1217 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037598	Tragschiene, TS 15, Breite: 4.13 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt,
GTIN (EAN)	4050118653106	verchromt
VPE	20 ST	