


**MP MPC 17/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

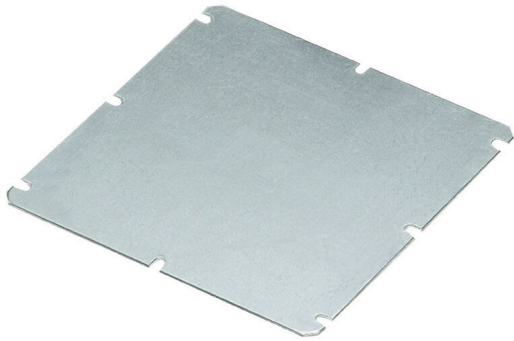

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 148 mm, Breite: 148 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	<a href="#">9535570000</a>
Art	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Höhe	148 mm	Höhe (inch)	5.8268 inch
Breite	148 mm	Breite (inch)	5.8268 inch
Nettogewicht	251.3 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	
--------------------	--

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt	Einsatzgebiete	Gebäudetechnik

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

### TS 35

#### Zubehör



### Allgemeine Bestelldaten

Art	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000037600</a>	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 90 mm, ohne Langloch,
GTIN (EAN)	4050118653120	Stahl, verzinkt und passiviert
VPE	20 ST	