

## HG FPC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

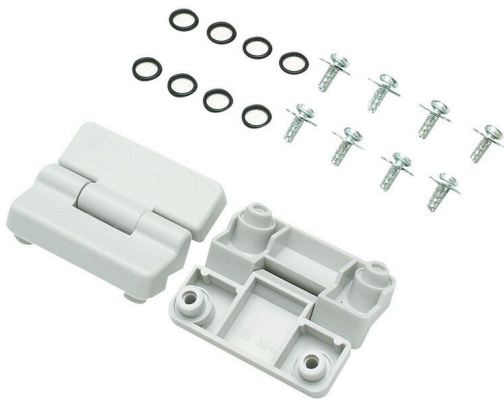

MPC-Reihe, Schanier, Satz mit je 2 Stück

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Außengelenk, Scharnier, Höhe: 40 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Kunststoff, lichtgrau
Best.-Nr.	<a href="#">9535990000</a>
Art	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
VPE	1 ST

## HG FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16.5 mm	Tiefe (inch)	0.6496 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	50 mm	Breite (inch)	1.9685 inch
Nettogewicht	35 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	
--------------------	--

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Kunststoff
-----------------	------------	-----------	------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		