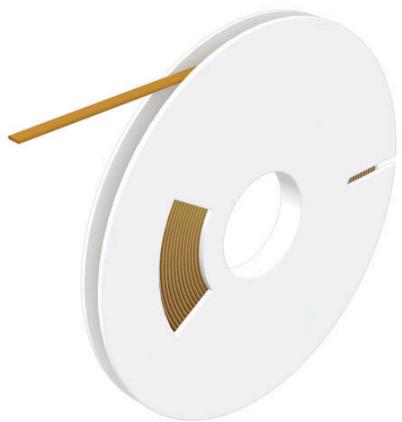


HSS 1.0-3.2 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1 - 3.2 mm, amarillo
Código	1489540000
Tipo	HSS 1.0-3.2 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299328
Cantidad	1 Pieza

HSS 1.0-3.2 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E366310

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.77 mm
Anchura	5.6 mm
Longitud	13000 mm
Peso neto	86 g

Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura (pulgadas)	0.2205 inch
Longitud (pulgadas)	511.81 inch

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...135 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C
Color	amarillo
Longitud	13000 mm
Caracteres impresos	sin

Anchura	5.6 mm
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Halógenos	Sí
Material básico	Polyolefin
Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria

Impresora compatible [THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS](#)

Gama de temperaturas de servicio -55...135 °C

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²
Diámetro externo del conductor, min.	1 mm
Temperatura de contracción recomendada	90 °C
Altura de campo de texto	5.4 mm
Sección de conexión del conductor	0.5 - 1.5 mm ²

Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Diámetro externo del conductor, max.	3.2 mm
Índice de retractabilidad	3:1
Anchura de campo de texto	0 mm
diámetro externo del conductor	1 - 3.2 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02

HSS 1.0-3.2 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



HSS 1.0-3.2 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión
Código	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK

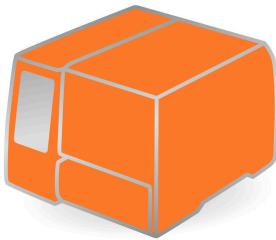

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	

Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión
Código	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Cantidad	1 ST	