

**KQI-M4/S/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1492280000</a>
Tipo	KQI-M4/S/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302141
Cantidad	100 Pieza

**KQI-M4/S/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0.83 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Sección de conexión del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	---------------------

Material/plástico	PC
-------------------	----

Color de identificación	azul
-------------------------	------

Diámetro exterior del vástagos (d3)	6.8 mm
-------------------------------------	--------

Diámetro interior de la brida (d2)	4.3 mm
------------------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Aislamiento	disponible
-------------	------------

Orificio	M 4/S
----------	-------

Diámetro interior del vástagos (d1)	2.3 mm
-------------------------------------	--------

Longitud de conexión (l)	17.6 mm
--------------------------	---------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4.4 mm
---	--------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------


ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------

**Dibujos**

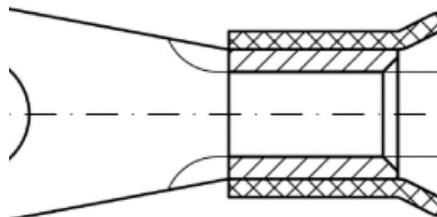

**KQI-M4/S/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo