


THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

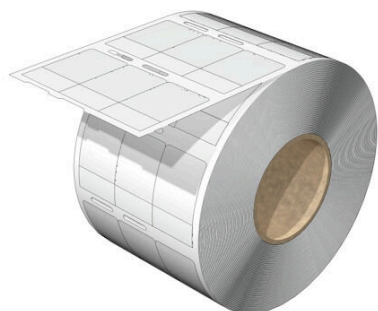

Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | THM, Señalizadores para cables y conductores, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, blanco |
| Código | 2621500000 |
| Tipo | THM WO 20/32 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625547 |
| Cantidad | 3000 Pieza |

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.03 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.001 inch |
| Altura | 20 mm | Altura (pulgadas) | 0.7874 inch |
| Anchura | 32 mm | Anchura (pulgadas) | 1.2598 inch |
| Peso neto | 0.12 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40... |
|----------------------------------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales

| | | |
|--|--|----------------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir | |
| Versión | autoadhesivo | |
| Anchura | 32 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | blanco | |
| Halógenos | No | |
| Caracteres impresos | sin | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Carrete de etiquetas |
| Tamaño del campo para rotulación | 9 x 20 mm | |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40... | |
| Unidades por rollo | 3000 | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|
| Halógenos | No | Diámetro externo del conductor, max. | 7 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 2.8 mm | diámetro externo del conductor | 2.8 - 7 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Dibujos



THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión | |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |