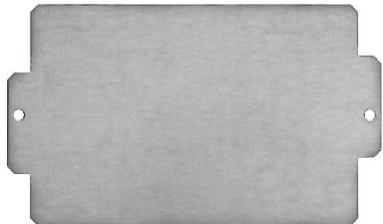


MOPL K5 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto**

Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 110 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapas de acero, cincadas, cincadas, plata
Código	3073080000
Tipo	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
Cantidad	1 Pieza

MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4.3307 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Medida de fijación, altura	55 mm	Medida de fijación, anchura	138 mm
Peso neto	209 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada

Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, anchura	138 mm	Medida de fijación, altura	55 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Profundidad 7,5 mm**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST K5	Versión
Código	8000003902	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 148 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652635	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	