


### Imagen de producto

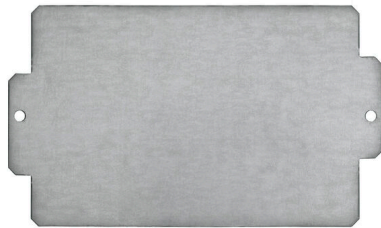

Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 110 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Código	<a href="#">3073080000</a>
Tipo	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4.3307 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Medida de fijación, altura	55 mm	Medida de fijación, anchura	138 mm
Peso neto	209 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada

#### Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, anchura	138 mm	Medida de fijación, altura	55 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K5 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Profundidad 7,5 mm

Serie K Klippon®, accesorios



### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST K5	Versión	
Código	<a href="#">8000003902</a>		
GTIN (EAN)	4050118652635		
Cantidad	20 ST		

Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 148 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado