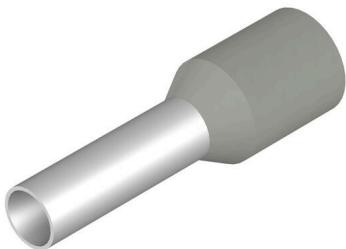


**H4,0/18D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
Código	<a href="#">9019190000</a>
Tipo	H4,0/18D GR
GTIN (EAN)	4008190141349
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

**H4,0/18D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.23 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento color gris	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	4.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	18.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Denominación militar	T 20A 019 A
Longitud de desaislado	12 mm	Sección de conexión del conductor	4 mm <sup>2</sup>
Color	DIN		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Dibujos

### Dibujo

